


Kit DTIo

1 à 2 fibre(s) optique(s)

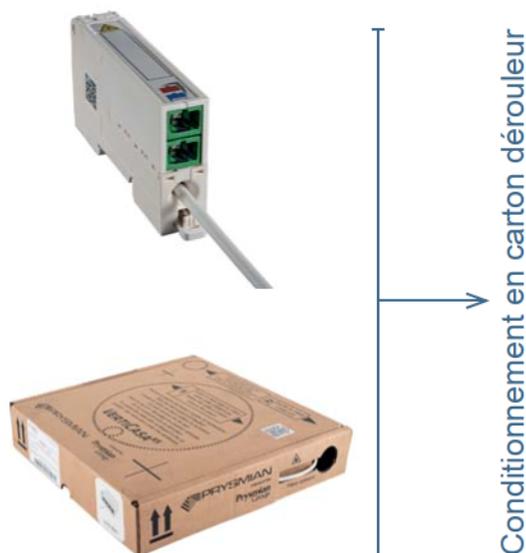

Le DTIo pour câble intérieur est utilisé dans le cadre du FTTH pour l'habitat résidentiel.

Ce kit est constitué d'un câble de branchement optique intérieur connecté et intégré à un DTIo. Il permet une installation terminale simple par déroulage et raccordement au Point de Branchement Optique (PBO). Le DTIo est installé dans un coffret de communication par simple clipsage sur rail DIN. Le câble de branchement optique peut être soit de type «tirable» soit de type «poussable» en fourreau encastré et contenir 1 à 4 fibres G.657.A2.

Equipement

- Plexiglass pour protéger une étiquette
- Version 1 à 2 FO
- DTIo câblé avec bobine logée dans un carton dérouleur
- Câble type poussable ou tirable
- Etiquette laser fournie
- Accessoires pour le poussage et l'arrimage au PBO fournis

Données techniques

DTIo 1 à 2FO

- Capacité maximale : 2 FO
- Dimensions : 90 x (L) 18 x (p) 50 mm
- Température de fonctionnement : de -25°C à +70°C
- Matériel/Couleur : ABS / Blanc RAL9010

Connectorisation / câble

- Type de connecteur : SC/APC
- Type de fibre : G657A2
- Gaine : LSOH Classe Cca S1a1d1
- Ø Câble : poussable 2,7x1,9 mm - Tirable 4 mm

Ergonomie

- Fixation rail DIN d'un coffret de communication
- Couvercle facilement démontable
- Carton dérouleur pour une installation rapide
- Guidage des fibres assurant un rayon de courbure de 15 mm
- Les sorties par cordons optiques se font par le bas du DTIo avec des raccords SC/APC auto-protégés.

Conditionnement

- Dimension du dérouleur : (l)280 (L)260 (h)55 mm
- Poids avec carton :
 - Kit tirable 30m : 0,35 kg
 - Kit Poussable 30m : 0,20 kg
 - Kit tirable 50m : 0,95 kg
 - Kit Poussable 50m : 0,50 kg
- Dimension carton intermédiaire (12kits) : (l)800 (L)300 (h)260 mm
- Conditionnement : 12 kits par carton - 192 kits par Euro-palettes (800x1200mm)

Information commandes - Conditionnement minimum : 12

Références	Description
XCPSC03302	Kit DTIo 1FO intérieur tirable 20m
XCPSC02967	Kit DTIo 1FO intérieur tirable 30m
XCPSC02968	Kit DTIo 1FO intérieur tirable 50m
XCPSC03303	Kit DTIo 2FO intérieur tirable 20m
XCPSC02969	Kit DTIo 2FO intérieur tirable 30m
XCPSC02970	Kit DTIo 2FO intérieur tirable 50m

Références	Description
XCPSC03299	Kit Dtio 1 FO - intérieur poussable - 20m
XCPSC03137	Kit Dtio 1 FO - intérieur poussable - 30m
XCPSC03138	Kit Dtio 1 FO - intérieur poussable - 50m
XCPSC03300	Kit Dtio 2 FO - intérieur poussable - 20m
XCPSC03139	Kit Dtio 2 FO - intérieur poussable - 30m
XCPSC03140	Kit Dtio 2 FO - intérieur poussable - 50m